


# Sammelschienenadapter 25 A ohne Kabel, W060

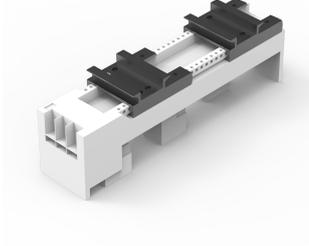

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, mit Schraubanschlussklemmen, 6 mm<sup>2</sup>.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

UL

CSA

GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Sammelschienenadapter 25 A. Mit zwei verschiebbaren Tragschienen. Mit Schraubanschlussklemmen 6 mm<sup>2</sup> von hinten.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 25 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.2 W.

Pole: 3-polig.

Abmessung: 45 × 200 × 63 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32436	45mm	200mm	75mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**