


Sammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, W060

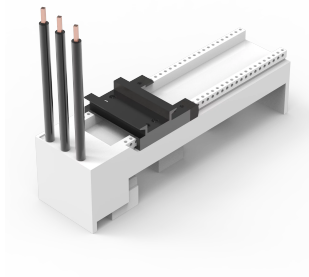

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 6 mm².

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter 32 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Mit Kabeln 6 mm².

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 32 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.5 W.

Pole: 3-polig.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32441	200mm	54mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32443	200mm	63mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau
32446	200mm	81mm	63mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE