


Angeschlossene Kabeleinführungstülle, CCFG

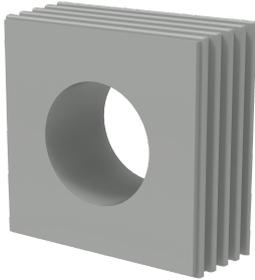

CCFG-Tüllen werden zusammen mit den CCFI- und CCFO-Kabeleinführungssystemen verwendet. Die spitz zulaufende Form der Tülle erleichtert das Eindrücken der Tülle. Das wellenförmige Profil erleichtert die Installation und gewährleistet einen festen Sitz um die einzelnen Kabel.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

MERKMALE

Oberfläche: Grau

Verpackungseinheit: 10

Beschreibung: Das CCFG-System ist in zwei Größen erhältlich: klein und groß. Die konische Form der Tüllen ermöglicht ein einfaches Eindrücken und bietet eine statische Zugentlastung gemäß DIN EN 62444. Für die Montage werden sie von innen nach außen in die Öffnungen der montierten Inlays gedrückt. Die Tüllen sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich, um dem Durchmesser des Kabels zu entsprechen. Das CCFG wird zunächst um das Kabel gelegt und dann in die Kabelverschraubung eingeführt. Dank des wellenförmigen Profils ist es nicht nötig, den Stecker des montierten Kabels zu entfernen.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Entflammbarkeit: UL94 V-0

Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)

Material: TPE

Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter

Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Kunststoff	Unbehandelt	Grau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE