


CrossBoard-Adapter Komfort, WOCB

Adapter für die Montage von Motorschutzvorrichtungen.
Verstellbare Montageschiene.

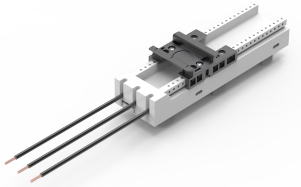

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

IEC

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger Adapter. Eine feste Tragschiene. Für die kompakte Montage vollständiger Motorstromkreise sind die Adapter mit Kabeln ausgestattet.

Nennspannung: 690 V.

Abmessung: 45 × 160 × 45 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32676	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32668	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32684	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz
32692	45mm	160mm	45mm	Kunststoff	Glatt-matt	Hellgrau, Schwarz

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Sammelschienen-Produkte erhalten Sie bei Ihrem nVent HOFFMAN-Vertriebspartner.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.