


Montageprofil, 500, verzinkt

KATALOGNUMMER

CLP0500

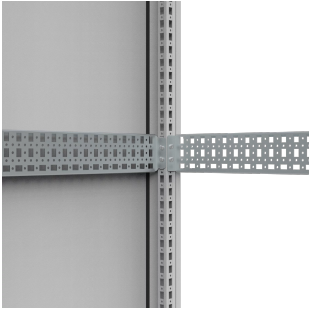

Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung kompatibel mit dem Standardlochmuster von nVent HOFFMAN, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.

MERKMALE

Beschreibung: Universalprofil für die Tiefen- und Breitenmontage auf dem 25 mm DIN-Lochmuster am Gehäuserahmen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gedreht ist. Dadurch ist es möglich, die CLPO-Profile in beide Richtungen zu montieren. Der CLPO vergrößert den Nutzraum um 25 mm.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 74mm

Breite: 43mm

Tiefe: 411mm

Tragfähigkeit: 2400N

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 1.5mm

Gehäusematerial: Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.