


# Montagesatz VB/VBD, kleiner als 1200

## KATALOGNUMMER

### VBK04

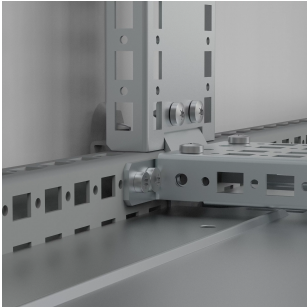

Diese für die Montage von Trennleisten verwendeten Befestigungshalterungen stören nicht die Bodenplatten des Schanks.

## MERKMALE

Beschreibung: Montagewinkel für VB oder VBD in 1200 mm oder 1600 mm breite Schränke. Beeinträchtigt nicht die Nutzung der Bodenbleche.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 21mm

Breite: 145mm

Tiefe: 26mm

Material: Stahl

Oberfläche: Beschichtet

Dicke: 3mm

Gehäusematerial: Baustahl

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.