


Montagewinkel (19"), DNN

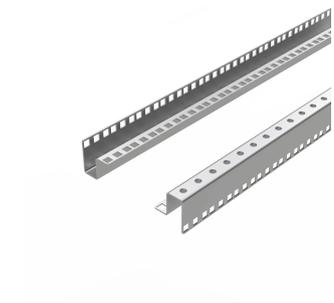

Bei Einsatz dieser Profile können 19"-Geräte problemlos in Pulte entweder werksseitig oder vor Ort eingebaut werden.

MERKMALE

Beschreibung: Um 19" oder Teil-19" Zubehör in 800 mm breiten Schränken zu installieren. Zum Einbau müssen DNB-Einbausätze verwendet werden. Bei 600 mm breiten Schränken müssen DND-Einbausätze verwendet werden.

Material: 2mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Stück

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Baustahl, Edelstahl	No
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Baustahl, Edelstahl	No
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Baustahl, Edelstahl	No
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Baustahl, Edelstahl	No
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Baustahl, Edelstahl	No
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Baustahl, Edelstahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE