


Einteilige Konsolen aus Edelstahl, MPGS

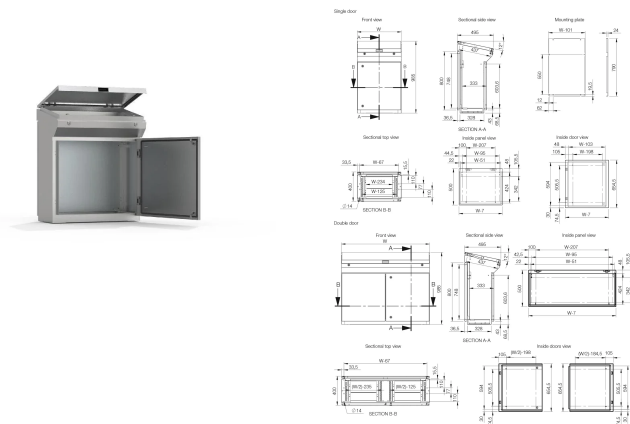

Die kompakte Edelstahlkonsole MPGS mit Schutzart IP66/55 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Diese Konsole kann je nach Ausführung in praktisch jeder Umgebung installiert werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

MERKMALE

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl/AISI 316L (auf Anfrage). Gehäuse und Tür: 2 mm. Rückwand: 1,5 mm
Bodenplatten: 1,5 mm. Montageplatte: feuerverzinkter Stahl, 2,5 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt. Die Konsolenkonstruktion beinhaltet eine Basis, die einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Tür(en) bietet und als integrierter Sockel fungiert.

Türen und Wände: Einfach gefaltet, mit Scharnieren aufmontiert, sodass nach links und rechts zur Basistür geöffnet werden kann. 12°-Winkel von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante ermöglichen einen Öffnungswinkel von 90°. Die Pultoberplatte wird durch eine selbsttätige mechanische Plattenhalterung offen gehalten. Doppeltür bei Basiseinheiten mit Breite 1200 mm.

Montageplatte: Standard-Befestigungsplatte in Basiseinheit.

Verriegelung: 3-mm-Doppelbart-Schloss für die obere Platte. Zwei 3-mm-Doppelbart-Schlösser für die Basis.

Kabeldurchführung: Öffnung unten für Kabelzuführung. Bodenflanschplatte für Kabeleinführung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Erdung: M8-Gewindestifte an Gehäuse, Tür, Deckblech und Rückwand.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl

Schutzart: Einzeltür: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltür: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte und erdungsgeeignete Muttern und Unterlegscheiben. Die Konsole wird auf einer Holzpalette geliefert.

SPEZIFIKATIONEN

Gehäusestärke:	2mm
Türstärke:	2mm
Oberfläche:	Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Max. Montagetiefe	Gewicht
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Nur Konsolen mit einer Breite von 1200 mm verfügen über eine Doppeltür. *Auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.