


Polyester Klemmenkästen, MGRP

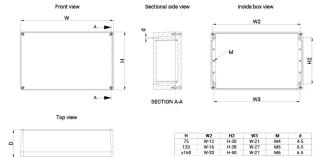

Die Polyester-Klemmenkasten-Baureihe MGRP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank hoher Korrosions- und UV-Beständigkeit ist die MGRP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

MERKMALE

Beschreibung: Polyestergehäuse Geeignet für den Einsatz im Freien, UV-beständig gemäß UL746 C.

Material: Glasfaser verstärktes Polyester.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60 °C bis +130 °C mit der Silikon-Dichtung; -35 °C Bis +100 °C mit der EPDM-Dichtung; -30 °C bis +80 °C mit der Neopren-Dichtung.

Entflammbarkeit: UL94 V-0.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 08, 07 für MGRP08080xGE.

Oberfläche: RAL 7000.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäuse, Abdeckung und Schrauben für Abdeckung. Abdeckungsschrauben aus Edelstahl.

Bemerkung: Montageplatte, GMP, Scharniere und HHI sind separat erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyester
Farbcode: RAL 7000
Oberfläche: Glatt
Farbe: Fehgrau

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.