


Vertikale Teiler für Standschränke, CDV

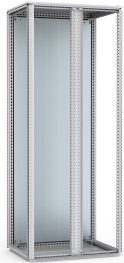

Das Profil sorgt für eine vertikale Trennung und sichert Teiltüren und -platten zur Gewährleistung der Schutzart IP44.

MERKMALE

Beschreibung: Das Profil ist identisch mit dem Schrankrahmen und bietet eine vertikale Trennung des Schranks, wenn Teiltüren oder Wände montiert werden. Kann in 200-mm-Schritten montiert werden.

Material: Frontprofil: 2 mm Stahlblech Innenprofil: 1,75 mm elektroverzinkter Stahl.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Satz Profile mit Montagezubehör.

Kann in 200-mm-Schritten montiert werden

Ein Satz Profile mit Montagezubehör

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE