

# CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



## MERKMALE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                      | Bewehrungssta<br>bgröße,<br>metrisch | Größe<br>Armierung,<br>USA | Größe<br>Armierung,<br>Kanada | Durchmesser<br>(Ø) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EL10CPPS      | 153600        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 10 mm                                | #3                         |                               | 17 mm              |
| EL12CPPS      | 153610        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 12 mm                                | #4                         | 10M                           | 17 mm              |
| EL14CPPS      | 153620        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 14 mm                                |                            |                               | 22 mm              |
| EL16CPPS      | 153630        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 16 mm                                | #5                         | 15M                           | 22 mm              |


| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                      | Bewehrungssta<br>bgröße,<br>metrisch | Größe<br>Armierung,USA | Größe<br>Armierung,<br>Kanada | Durchmesser<br>(Ø) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| EL18CPPS      | 153640        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 18 mm                                |                        |                               | 27 mm              |
| EL20CPPS      | 153650        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 20 mm                                | #6                     | 20M                           | 27 mm              |
| EL22CPPS      | 153660        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 22 mm                                | #7                     |                               | 33 mm              |
| EL25CPPS      | 153670        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 25 mm                                | #8                     | 25M                           | 33 mm              |
| EL28CPPS      | 153680        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 28 mm                                | #9                     | 30M                           | 37 mm              |
| EL30CPPS      | 153690        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 30 mm                                |                        |                               | 37 mm              |
| EL32CPPS      | 153700        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 32 mm                                | #10                    |                               | 42 mm              |
| EL40CPPS      | 153710        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 40 mm                                |                        |                               | 52 mm              |
| EL50TCPPS     | 154970        | High Density<br>Polyethylene<br>(HDPE), Stahl | 50 mm                                |                        |                               | 64 mm              |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Farbe   |
|---------------|---------------|----------|---------|
| EL10CPPS      | 153600        | 15 mm    | Gelb    |
| EL12CPPS      | 153610        | 15 mm    | Rot     |
| EL14CPPS      | 153620        | 15 mm    | Grün    |
| EL16CPPS      | 153630        | 15 mm    | Schwarz |
| EL18CPPS      | 153640        | 15 mm    | Weiß    |

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Farbe   |
|---------------|---------------|----------|---------|
| EL20CPPS      | 153650        | 15 mm    | Gelb    |
| EL22CPPS      | 153660        | 18 mm    | Blau    |
| EL25CPPS      | 153670        | 18 mm    | Rot     |
| EL28CPPS      | 153680        | 18 mm    | Schwarz |
| EL30CPPS      | 153690        | 18 mm    | Weiß    |
| EL32CPPS      | 153700        | 18 mm    | Gelb    |
| EL40CPPS      | 153710        | 18 mm    | Grün    |
| EL50TCPPS     | 154970        | 18 mm    | Schwarz |

## DIAGRAMME

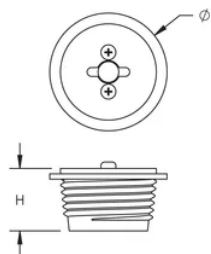

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**