


D14 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design

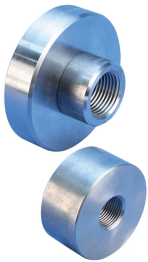

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Blank
Material:	Stahl
Auslegungsversion:	Weltweit (global verfügbares Material)

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
---------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35M	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Katalognummer	Länge 2 (L2)	Stückgewicht	Zertifizierungen
EL10D14N		0.12 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, AFCAB, ITB, TZUS

Katalognummer	Länge 2 (L2)	Stückgewicht	Zertifizierungen
EL12D14N		0.21 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, CARES, AFCAB, DIBt, ITB, TZUS
EL14D14N		0.24 kg	AFCAB, ITB, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL16D14N		0.41 kg	CARES, ITB, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL18D14N		0.6 kg	ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL20D14N		0.83 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	DIBt, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL25D14N		1.43 kg	AFCAB, CARES, RISE, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, TZUS, DIBt
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 ($\varnothing 2$) is larger than Diameter 1 ($\varnothing 1$).

DIAGRAMME

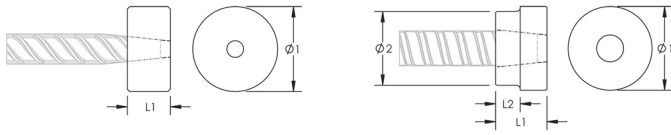

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE