

nVent LENTON Speed Sleeve Kupplung



The nVent LENTON Speed Sleeve splice is a proven, quick and economical method of making compression-only splices in steel reinforced concrete projects. The system is designed to allow compressive loads to be transferred by aligning square cut reinforcing steel bar ends.

nVent LENTON Speed Sleeve is simple and easy to install. The small dimensions of the sleeve generally eliminate the need for additional concrete cover on the reinforcing steel because the sleeve is typically thinner than the column stirrups.

MERKMALE

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used on bundled bars

Self supporting; no tack welding is needed

Transition splices can be made using simple adaptor inserts

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge (L)	Breite (W)
RBW26810	145535	32 mm	#10		154mm	67 mm
RBW2687	145500	22 mm	#7		152mm	64 mm
RBW2686	145495	20 mm	#6	20M	154mm	54 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Länge (L)	Breite (W)
RBW2689	145520	28 mm	#9	30M	154mm	63 mm
RBW2688	145510	25 mm	#8	25M	154mm	55 mm
RBW26814		43 mm	#14	45M	280mm	77 mm
RBW26850	145555	50 mm			300mm	89 mm
RBW26840MM	145550	40 mm			280mm	74 mm
RBW26818	145560	57 mm	#18	55M	305mm	92 mm
RBW26811	145540	36 mm	#11	35M	203mm	67 mm

Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite Buchse (SW)	Anzahl der Schrauben	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
RBW26810	145535	47 mm	16mm	4	0.28 kg	20
RBW2687	145500	45 mm	16mm	3	0.53 kg	20
RBW2686	145495	37 mm	16mm	3	0.54 kg	20
RBW2689	145520	45 mm	16mm	3	0.59 kg	20
RBW2688	145510	42 mm	16mm	3	0.59 kg	20
RBW26814		52 mm	16mm	4	1.38 kg	10
RBW26850	145555	64 mm	16mm	4	1.6 kg	
RBW26840MM	145550	52 mm	16mm	4	1.35 kg	10
RBW26818	145560	69 mm	16mm	4	2.29 kg	10

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite Buchse (SW)	Anzahl der Schrauben	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
RBW26811	145540	54 mm	16mm	4	0.91 kg	20


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the installation instructions.

DIAGRAMME

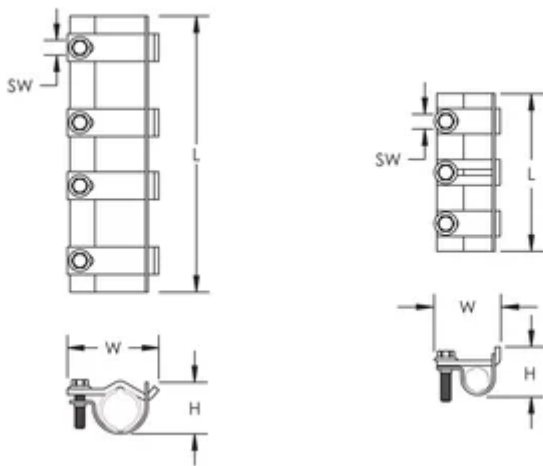

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE