

P9J Weldable Position Coupler



MERKMALE

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Material: Stahl

100 % US-Inlandsinhalt: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
EL20P9J	20 mm	#6	20M	51 mm	41 mm	105 mm
EL22P9J	22 mm	#7		51 mm	38 mm	110 mm
EL25P9J	25 mm	#8	25M	51 mm	35 mm	115 mm
EL28P9J	28 mm	#9	30M	76 mm	64 mm	114 mm


Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)
EL32P9J	32 mm	#10		76 mm	60 mm	120 mm
EL36P9J	36 mm	#11	35M	76 mm	57 mm	126 mm

Table 2/2				
Katalognummer	Länge 2 (L2)	Einführtiefe (BD)	Kupplungsgehäuse (CB)	Stückgewicht
EL20P9J	114 mm	28mm	65mm	1.18 kg
EL22P9J	118 mm	32mm	70mm	1.22 kg
EL25P9J	123 mm	34mm	75mm	1.22 kg
EL28P9J	121 mm	38mm	73mm	2.72 kg
EL32P9J	128 mm	40mm	80mm	2.77 kg
EL36P9J	134 mm	43mm	86mm	2.9 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME

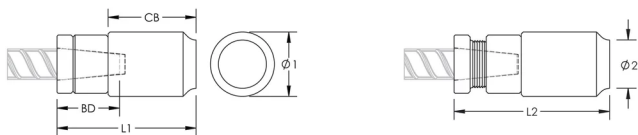

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE