

T-Series Vertical Installation Equipment



T-Series vertical installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a bottom support clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

MERKMALE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are designed for an extended life

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
RBW7395V	Stahl, Graphite	16 mm	#5	15M
RBW7396V	Stahl, Graphite	20 mm	#6	20M
RBW7397V	Stahl, Graphite	22 mm	#7	
RBW7398V	Stahl, Graphite	25 mm	#8	25M
RBW7399V	Stahl, Graphite	28 mm	#9	30M
RBW73910V	Stahl, Graphite	32 mm	#10	
RBW73911V	Stahl, Graphite	36 mm	#11	35M


Katalognummer	Material	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
RBW73914V	Stahl, Graphite	43 mm	#14	45M
RBW73918V	Stahl, Graphite	57 mm	#18	55M

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Bottom Support Clamp.

DIAGRAMME

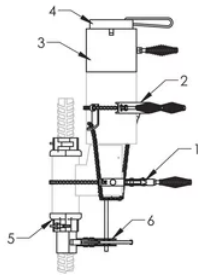

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE