


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

KATALOGNUMMER

20846-445

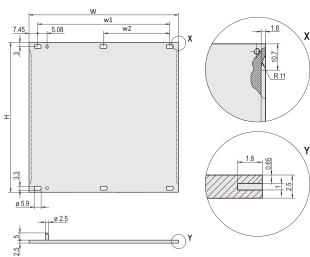

Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Befestigung: Anschraubbare Front

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Typ Dichtung: Edelstahl

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 6 U

Höhe: 261.8 mm

Breite Gestell: 6 HP

Breite: 30.1 mm

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Anzahl Verpackungen: 5

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE