


# Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

## Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.

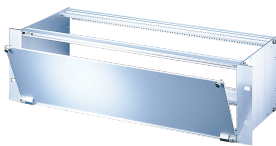

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-280     | 3 U          | 28 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-276     | 6 U          | 84 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-275     | 6 U          | 63 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-277     | 4 U          | 42 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-274     | 6 U          | 42 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-273     | 3 U          | 84 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-278     | 4 U          | 63 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-272     | 3 U          | 63 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-279     | 4 U          | 84 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |
| 20838-271     | 3 U          | 42 HP          | 1                   | Mit Scharnier, unten | Eloxiert          | Leitend              |

| Table 2/3     |                   |                                  |               |          |           |             |
|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht                       | EMV-Schirmung | Höhe     | Material  | Produkttyp  |
| 20838-280     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-276     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-275     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-277     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-274     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 261.8 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-273     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-278     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9 mm | Aluminium | Frontplatte |

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht                       | EMV-Schirmung | Höhe     | Material  | Produkttyp  |
|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 20838-272     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-279     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 172.9 mm | Aluminium | Frontplatte |
| 20838-271     | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein          | 128.4 mm | Aluminium | Frontplatte |

Table 3/3

| Katalognummer | Typ                    | Breite   |
|---------------|------------------------|----------|
| 20838-280     | Frontplatte ohne Griff | 141.9 mm |
| 20838-276     | Frontplatte ohne Griff | 426.4 mm |
| 20838-275     | Frontplatte ohne Griff | 319.7 mm |
| 20838-277     | Frontplatte ohne Griff | 213 mm   |
| 20838-274     | Frontplatte ohne Griff | 213 mm   |
| 20838-273     | Frontplatte ohne Griff | 426.4 mm |
| 20838-278     | Frontplatte ohne Griff | 319.7 mm |
| 20838-272     | Frontplatte ohne Griff | 319.7 mm |
| 20838-279     | Frontplatte ohne Griff | 426.4 mm |
| 20838-271     | Frontplatte ohne Griff | 213 mm   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**