

AMC-Frontplatte mit Pull-Griff-Mechanik



AdvancedMC Frontplatte einschließlich EMV-Dichtung für AMC.0 Rev. 2.0-Module.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zur Spezifikation AMC.0 R2.0RC1.2

Frontplatte für Pull-Griff-Mechanik (mit Ausbrüchen für Light Pipe)

Zur Verwendung zusammen mit dem AMC-Pull-Griff-Mechanismus, AMC.0 R2.0

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Produkttyp: Frontplatte


Table 1/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen
30849-682	73.8mm	6HP	Full-size	Aluminium	Passiviert	1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Passiviert	1
30849-694	148.8mm	6HP	Full-size	Aluminium	Passiviert	1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen
30849-403	73.8mm	4HP	Mid-size	Edelstahl		1
30849-404	73.8mm	6HP	Full-size	Edelstahl		1
30849-406	148.8mm	4HP	Mid-size	Edelstahl		1
30849-407	148.8mm	6HP	Full-size	Edelstahl		1
30849-402	73.8mm	3HP	Kompakt	Edelstahl		1
30849-658	73.8mm	4HP	Mid-size	Aluminium	Passiviert	1

Table 2/2

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Tiefe (D)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-682	Roh	Roh	2.5mm	29mm	No
30849-670	Roh	Roh	2.5mm	19mm	No
30849-694	Roh	Roh	2.5mm	29mm	No
30849-403	Roh	Roh	1mm	19mm	No
30849-404	Roh	Roh	1mm	29mm	No
30849-406	Roh	Roh	1mm	19mm	No
30849-407	Roh	Roh	1mm	29mm	No
30849-402	Roh	Roh	1mm	13.9mm	No
30849-658	Roh	Roh	2.5mm	19mm	No

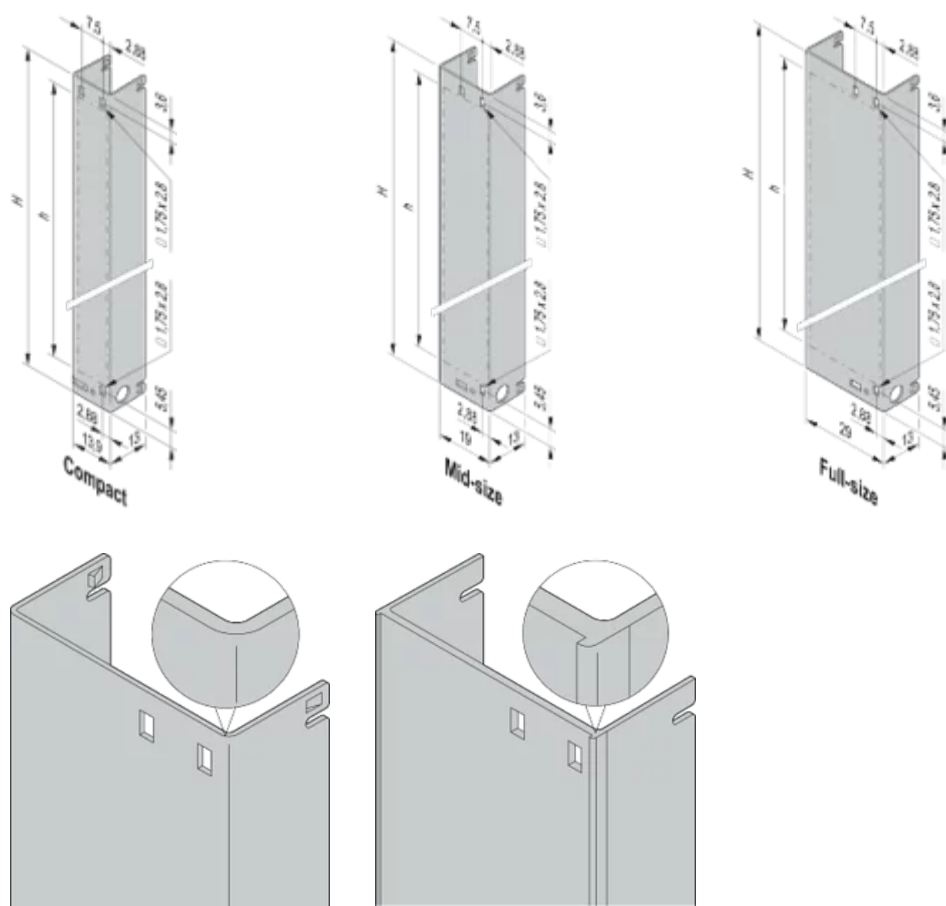

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE