


# AMC Pull-Griff-Mechanik, AMC.0 R2.0

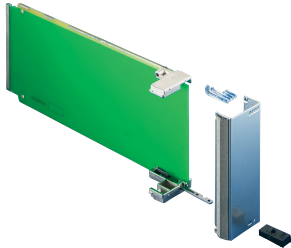

Griffmechanismus AMC.0 Rev. 2.0, MTCA.1 und MTCA.4-Module.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Komplette Pull-Griff-Mechanik, für Mikroschalter-Betätigung ausgelegt (Hot-swap), inklusive Light Pipe

Für alle nVent SCHROFF AdvancedMC-Module

## SPEZIFIKATIONEN

**Typ:** Aushebegriff

**Produkttyp:** Griff

Table 1/2

| Katalognummer | Auslegungsmerkmal | Material     | Grifftyp           | Anzahl Verpackungen | Entflammbarkeitsklasse | Farbe   |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 20849-151     | Kompakt           | Polycarbonat | Einzel kompakt     | 1                   | UL® 94V-0              | Schwarz |
| 20849-152     | Mid-size          | Polycarbonat | Einzel mittelgroß  | 1                   | UL® 94V-0              | Schwarz |
| 20849-155     | Mid-size          | Polycarbonat | Doppelt mittelgroß | 1                   | UL® 94V-0              | Schwarz |

| Katalognummer | Auslegungsmerkmal | Material     | Grifftyp           | Anzahl Verpackungen | Entflammbarkeitsklasse | Farbe   |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 20849-153     | Full-size         | Polycarbonat | Einzelne Vollgröße | 1                   | UL® 94V-0              | Schwarz |
| 20849-156     | Full-size         | Polycarbonat | Doppelte Vollgröße | 1                   | UL® 94V-0              | Schwarz |

Table 2/2

| Katalognummer | Passt zu         | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|------------------|
| 20849-151     | MicroTCA-Systeme | No               |
| 20849-152     | MicroTCA-Systeme | No               |
| 20849-155     | MicroTCA-Systeme | No               |
| 20849-153     | MicroTCA-Systeme | No               |
| 20849-156     | MicroTCA-Systeme | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**