


# Halsschraube, gerändelter Kopf, kurze Ausführung

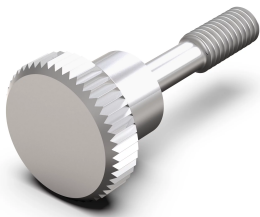

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Halsschraube, gerändelter Kopf, kurze Ausführung

## SPEZIFIKATIONEN

**Passt zu:** Frontplatten

**Typ:** Schraube

**Produkttyp:** Schraube

Table 1/2

| Katalognummer | Länge  | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Tiefe  |
|---------------|--------|----------|------------|---------------------|--------------|--------|
| 21101-749     | 12.3mm | Messing  | Vernickelt | 100                 | M2.5         | 18.3mm |
| 21101-106     | 11mm   | Stahl    |            |                     | M2.5         |        |

| Katalognummer | Länge | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Tiefe |
|---------------|-------|----------|------------|---------------------|--------------|-------|
| 21100-268     | 11mm  | Messing  | Vernickelt | 100                 | M2.5         |       |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe | Breite | Drehmoment | Zertifizierungen | Schnelles Schiff |
|---------------|------|--------|------------|------------------|------------------|
| 21101-749     | 8mm  | 8mm    | 0.3N·m     | RoHS             | No               |
| 21101-106     |      |        |            |                  | No               |
| 21100-268     |      |        |            |                  | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**