


CPCI Serial R3.0 Backplane

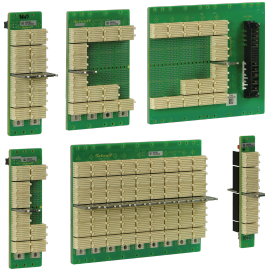

Die CompactPCI Serial R3.0 Backplanes von nVent SCHROFF unterstützen die höchsten Datenübertragungsraten mit PCIe bis zu Gen 4, 25 GbE, USB 3.2 und S-ATA Rev. 3.0

MERKMALE

Konform mit PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0)-Spezifikation

Unterstützt PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 und USB 3.2 Gen 2

Ethernet-Schnittstelle ist 10GBASE-KR- und 10GBASE-T-fähig und vorbereitet für 25GBASE-KR-

Utility-Steckverbinder auf der Rückseite der Backplane

Mechanische Zentrierung und Kodierstift aus Edelstahl an jedem voll bestückten vorderen und hinteren Slot

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23007-729	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP
23007-769	Rückwandplatine	9	3U	CompactPCI Serial mit Ethernet Star	Links	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Entspricht	Datenübertragung	Rear I/O
23007-729	AirMax VS2	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Nein

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Entspricht	Datenübertragung	Rear I/O
23007-769	AirMax VS2	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 10-polig	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Ja

Table 3/3		
Katalognummer	Breite	Schnelles Schiff
23007-729	181.9mm	No
23007-769	181.9mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE