


# On Board Rack, 3 HE, 36 HP

## KATALOGNUMMER

**10170-015**

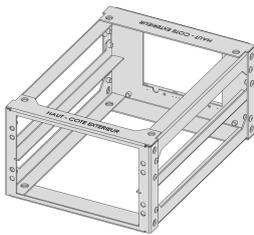

Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für mobile Bahnanwendungen.

Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit

Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)

Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden

Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal

Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.

Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)

Edelstahl-schweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern

## PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Onboard-Gestell

Höhe Gestell: 3U

Höhe: 156.7mm

Breite Gestell: 36HP

Breite: 252.65mm

Anzahl Verpackungen: 1

Entspricht: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Tiefe: 341.8mm

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Edelstahl

Produkttyp: Gestell

Statische Last: 25kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**