


19" Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 3 Lüfter, 230 VAC

KATALOGNUMMER

10713-108

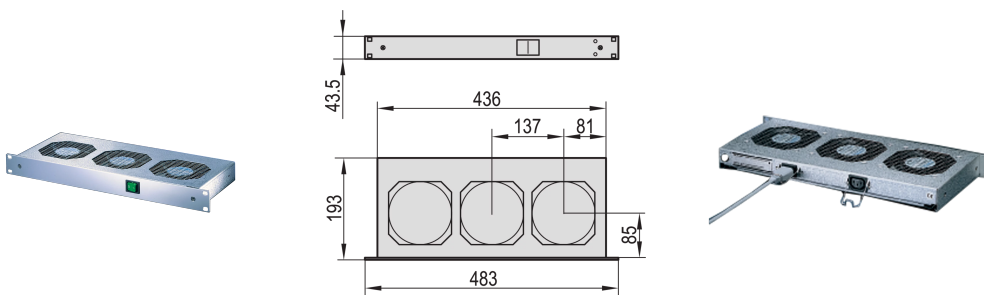

Frontseitiger, beleuchteter Netzschalter bei AC-Geräten, gekoppelt mit zusätzlichem, rückseitigen Netzspannungsausgang; mechanische Zugentlastung für das Netzein- und Netzausgangskabel.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Adaption an Baugruppenträger möglich, Tiefe des Einschubes = 193mm

Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüftereinheit

Eingangsspannung AC: 230V min

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Aluminium verzinkt; Eloxiert

Material: Stahl; Aluminium

Net Weight: 3.3kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Netzanschlusskabel bitte separat bestellen.

Weitbereichsspannungseingang (86 V bis 264 VAC) auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE