
 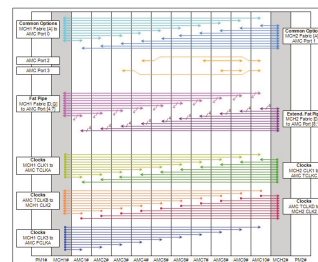


MTCA.0 System für 10 Single Full-size AMC-Module, 3 HE, 84 TE

KATALOGNUMMER

11850-011



Der Double AMC-Kartenkorb auf der rechten Seite kann entweder 4 Double Full-size AMCs oder, mit optionalem Splitting Kit, 8 Single Full-size AMCs aufnehmen

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0

3 HE, 19-Zoll-Baugruppenträgersystem für 10 Single Full-size AdvancedMC-Module, 2 Single Full-size MCHs und 2 Powermodule mit einer Breite von bis zu 12 TE

Anstatt für 8 Single Full-size AdvancedMC-Module, kann der rechte Kartenkorb für 4 Double Full-size Module genutzt werden

Backplane mit Dual-Star Topologie, direkte Verbindungen für S-ATA/SAS

Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0

Zwei Hot-Swap-Lüftereinschübe in Push-Pull-Konfiguration, jeweils mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links

Luftfilter von vorne zugänglich, mit Present-Signal

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: MTCA.0 Dual-Star-Topologie

Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 3U

Netzteiltyp: (2) Leistungsmodul Single Full-size

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Nein

Entspricht: PICMG MTCA.0 R2.0

Tiefe: 216mm

Höhe: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE