


Mikroschalter für IEL-, IET-Griff mit Kabel und Stecker

KATALOGNUMMER

20817-606

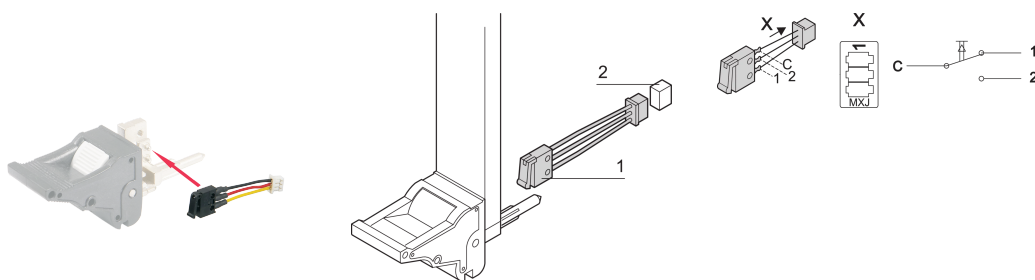

Mikroschalter für IEL- oder IET-Griff. Der Mikroschalter passt auch zu den Offset-Ausführungen des Griffs.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kunststoff, PC, UL 94 V-0

Passende Gegensteckverbinder im Lieferumfang nicht enthalten

Max. Schaltstrom 50 mA

Elektrische Lebensdauer ≥ 20.000 Schaltspiele

Mech. Nutzungsdauer ≥ 20.000 Schaltzyklen

Molex-Steckverbindergehäuse

Molex-Crimpkontakt und Befestigungsclip

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schalter

Passt zu: Frontplatten

Material: Polycarbonat

Anzahl Verpackungen: 10

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gegensteckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten. Gegensteckverbinder von Molex, z. B. 53261-0319, 53048-0310, 53047-0310, 53398-0319, 51047-0300.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE