


# VMEbus System, 3 HE, 5 Slot, Open-Frame-Netzteil

## KATALOGNUMMER

**20836-310**

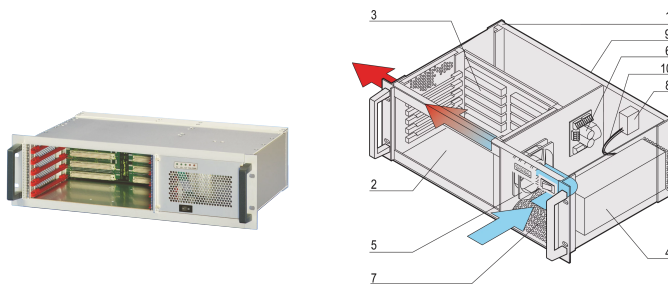

VME-System für 5 horizontal montierte VME-Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane nach VITA 1-1994

Open Frame Netzteil, 250 W

Backplane VME 5 Slot, 6 HE, J1/J2 monolithisch gem. VITA 1-1994

Wärmeableitung durch einen Lüfter, Kühlung von vorne nach links; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

System für horizontalen Karteneinbau mit Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 5

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach links

Höhe Gestell: 3U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1994

Tiefe: 277.5mm

Höhe: 132.55mm

Breite: 449mm

Strom: 200W

Net Weight: 9kg

Anzahl Verpackungen: 1

## **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS**

---

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

## **WARNUNG**

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**