


VMEbus System, 7 HE, 12 Slot, für Übergangsmodule, Open-Frame-Netzteil

KATALOGNUMMER

20836-716

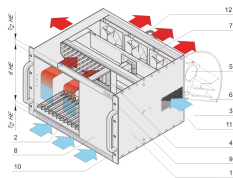

VME System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1994

Netzgerät, Open Frame, 444 W (400 W bei < 180 VAC)

Backplane VME 12 Slot, 6 HE, J1/J2 monolithisch gem. VITA 1-1994

Wärmeableitung über 3 Lüfter (Rückwand), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert mit Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

System für vertikalen Karteneinbau mit Kartenformaten, Vorderseite: 6 HE, 160 mm tief, Rückseite: 6 HE, 12 TE, 80 mm tief; für Rear I/O Karten

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 12

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U VME64

Datenübertragung: VME64; VME2eSST

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 7U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1994

Tiefe: 355mm

Höhe: 310.35mm

Breite: 449mm

Strom: 450W

Net Weight: 15kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE