


Eurorack-Türlagerwinkel für verkürzte Türen, 19-Zoll

KATALOGNUMMER

22117-798

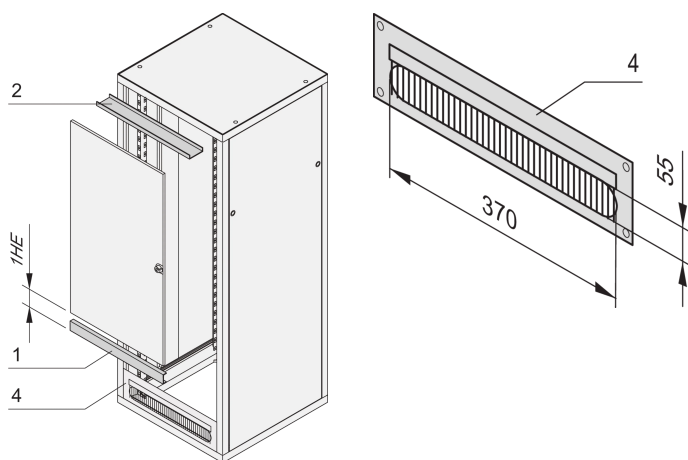

Der Eurorack Türlagerwinkel ist für Türen vorgesehen, die nicht die gesamte Schrankhöhe abdecken.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Montage kann oberhalb oder unterhalb der verkürzten Tür erfolgen

Für Stahltüren, die nicht über die volle Schrankhöhe gehen.

1-U-Einbauraum erforderlich (kann hinten oder vorne oberhalb und unterhalb der Tür eingebaut werden).

Der Zwischenraum kann mit 19-Zoll-Frontplatten oder mit einer Kabeldurchführungsplatte abgedeckt werden (3 oder 4 HE).

PRODUKTMERKMALE

Material: Aluminium

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Produktfamilie: Eurorack

Produkttyp: Halterung

Typ: Türscharnierhalterung

Gross Weight: 1.44kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE