


CPCI-Bridge, 32-Bit, 33 MHz

KATALOGNUMMER

23006-920

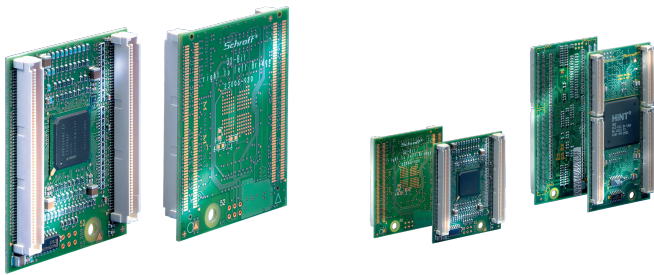

Sehr kompakte und niedrige Bauform der Bridge, keine Interferenz mit Rear Transition Boards

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bridges sind für primäre Backplanes mit System-Slot rechts ausgelegt; Bridges für System-Slot links auf Anfrage erhältlich

33 MHz-fähig

Bridge wird auf die Rückseite der Backplane montiert, daher kein Verlust von Slots

Konform zu: PICMG 2.6 CompactPCI-Bridging-Specification, PCI 2,1 PCI-Local-Bus-Specification, Rev. 2.1

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Rückwandplatine

Typ Rückwandplatine: CompactPCI Bridge, 32 bit, 33 MHz

Systemslot: Rechts

Net Weight: 0.028kg

Anzahl Verpackungen: 1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE