


# CPCI-System mit steckbarem Netzteil, PSB H.110, 4 HE, 8 Slot

## KATALOGNUMMER

**24579-135**

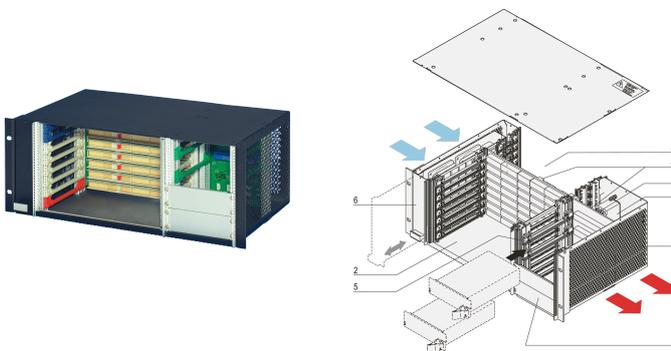

4 HE CompactPCI-System mit PSB und H.110, mit horizontalem Kartenkorb für acht 6 HE Boards, acht RTM-Boards und zwei steckbare 3 HE CompactPCI-Netzteile. Möglichkeit zum Einbau von bis zu vier steckbaren Netzteilen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Backplane, gemäß PICMG 2.16

System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

Monolithische Backplane (Signale und Power) 64-bit CompactPCI; PSB (Package Switched Backplane), PICMG 2.16; H.110, 8 Slot, 6 HE, 64-bit CompactPCI (2 Fabric/Switch-Slots, 6 Node-Slots (H.110), System-Slot links; integrierte Power Backplane mit 2 x P 47 Steckverbindern

Wärmeableitung durch Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von links nach rechts

Vorbereitet für zwei 19-Zoll CompactPCI PSUs 250 W (3 HE, 8 TE)

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U CompactPCI mit PSB und H.110

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus; GbE

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von links nach rechts

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: (2) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 177mm

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**