


Dachlüfter, Varistar CP, energieeffizient, Höhe 38 mm, 171 m³/h

KATALOGNUMMER

24630-117

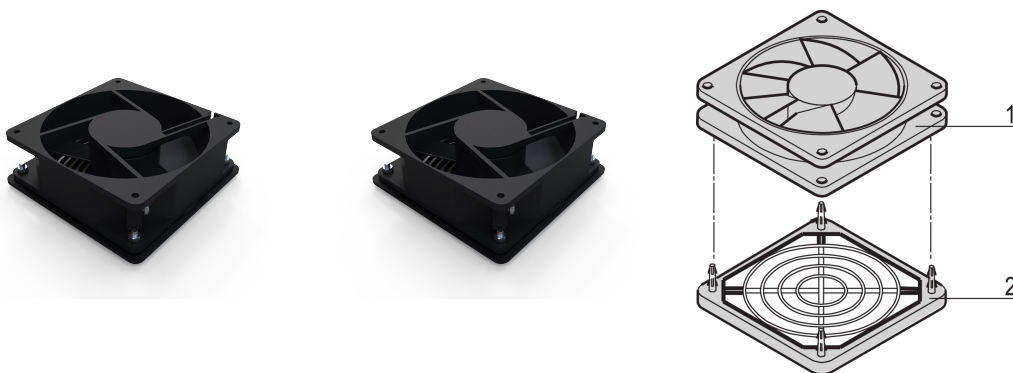

Dächer mit Lüftern sind kompakte aktive Kühleinheiten, die keinen Platz im Schrank verbrauchen. Der Varistar-Lüfter fürs Dach erfüllt hohe Anforderungen.

MERKMALE

Dachlüfter, Varistar, Höhe 38 mm, 171 m³/h

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüfter

Produktfamilie: Varistar CP

Passt zu: Varistar CP

Tiefe: 119mm

Geräuschpegel: 42.5dB(A)

Strom: 9.6W

Max. statischer Druck: 68.1Pa

Luftstrom bei 50 Hz: 171m³/h

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 38mm

Eingangsspannung AC: 18 – 27.6V

Material: Stahl

Anzahl Verpackungen: 1

Breite: 119mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE