




KassettePRO Bausatz 3 HE 42TE 227mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen, Rückwand mit 1 Ausbruch für 1 Steckverbinder

KATALOGNUMMER



24812-292

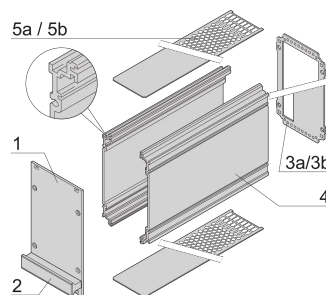

3 U Front panel shieldable

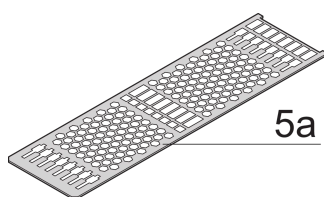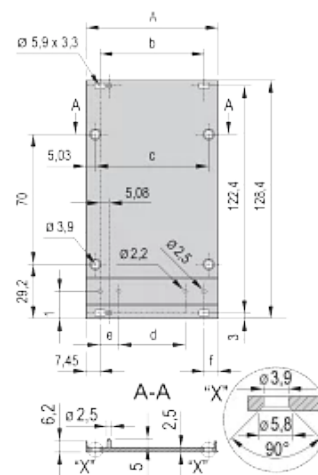

5a

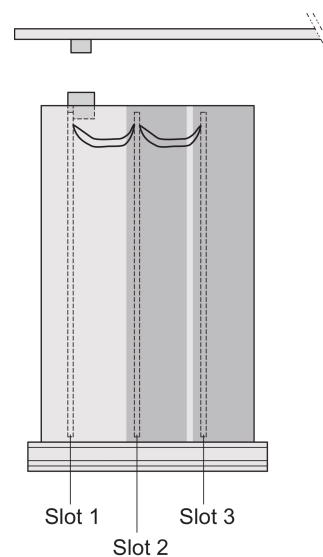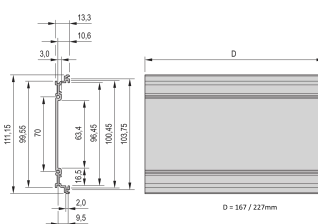

Kassette, nicht abgeschirmt, perforierte Deck-/Bodenabdeckung, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.



MERKMALE

Rechte und linke Seitenwandprofile, mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftdurchsatz ca. 60 %); Führungsschienen bitte separat bestellen

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: Trapezförmig

Rückwandtyp: Ausbruch einzelner Steckverbinder

Abdeckblechtyp: Abdeckblech mit Perforation für Führungsschienen

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Kühlung: Perforiert

Tiefe (D): 227mm

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassette


Typ: Rahmentyp-Steckbaugruppen PRO

Gross Weight: 1.232kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage weiterer Platinen ohne rückseitigen Verbinder, Führungsschiene (Art.-Nr. 24812-301) und 'Platinenbefestigung ab Nut 2' (Art.-Nr. 24812-301 + Schraube Art.-Nr. 24560-178) werden benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalterungen und Boardbefestigung für Slot 1 und einen Slot 2 sind bereits im Lieferumfang enthalten.

DIAGRAMME

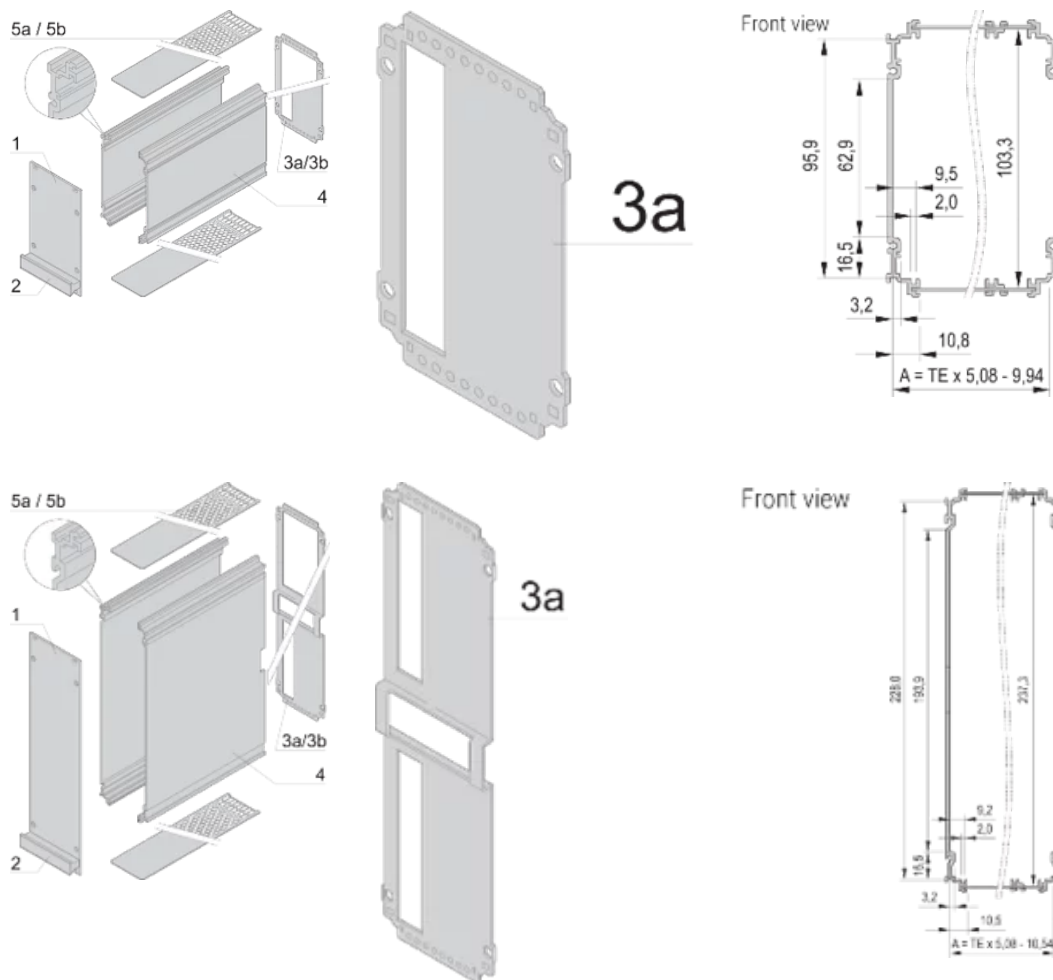

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE