


Kassettenbausatz PRO, ungeschirmt, perforiert, mehrere Steckverbinder, 6 HE, 42 TE, 227 mm

KATALOGNUMMER

24812-892

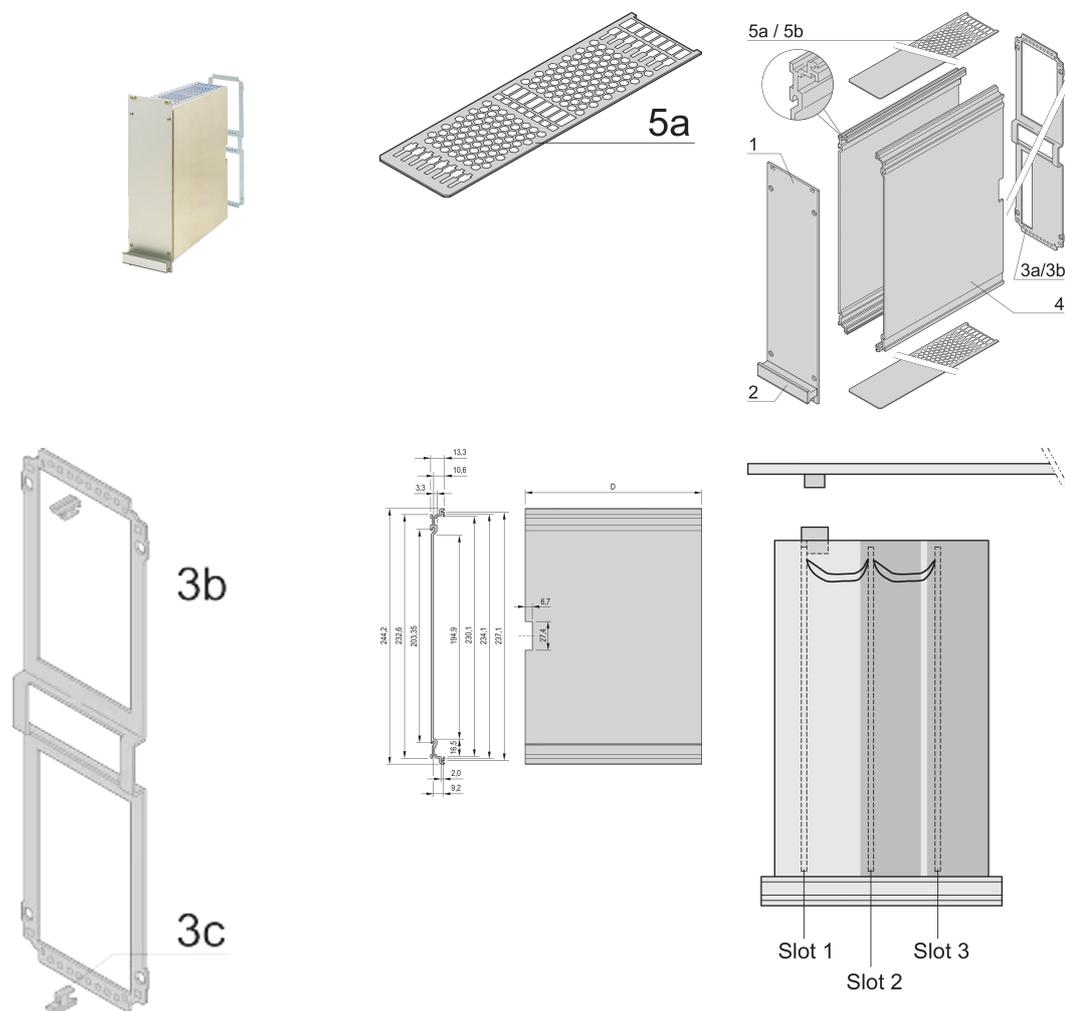

Kassette, nicht abgeschirmt, perforierte Deck-/Bodenabdeckung, Rückwand mit Ausbruch für mehr Steckverbinder.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)

Rechte und linke Seitenwandprofile, mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

Rückwand mit Ausbrüchen für mehrere Steckverbinder

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 42HP

Tiefe (D): 227mm

Grifftyp: Trapezförmig

Anzahl Verpackungen: 1

Rückwandtyp: Ausbruch mehrere Steckverbinder

Abdeckblechtyp: Abdeckblech mit Perforation für Führungsschienen

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Kühlung: Perforiert

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassette


Typ: Rahmentyp-Steckbaugruppen PRO

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage weiterer Platinen ohne rückseitigen Verbinder, Führungsschiene (Art.-Nr. 24812-301) und 'Platinenbefestigung ab Nut 2' (Art.-Nr. 24812-301 + Schraube Art.-Nr. 24560-178) werden benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalterungen und Boardbefestigung für Slot 1 und einen Slot 2 sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

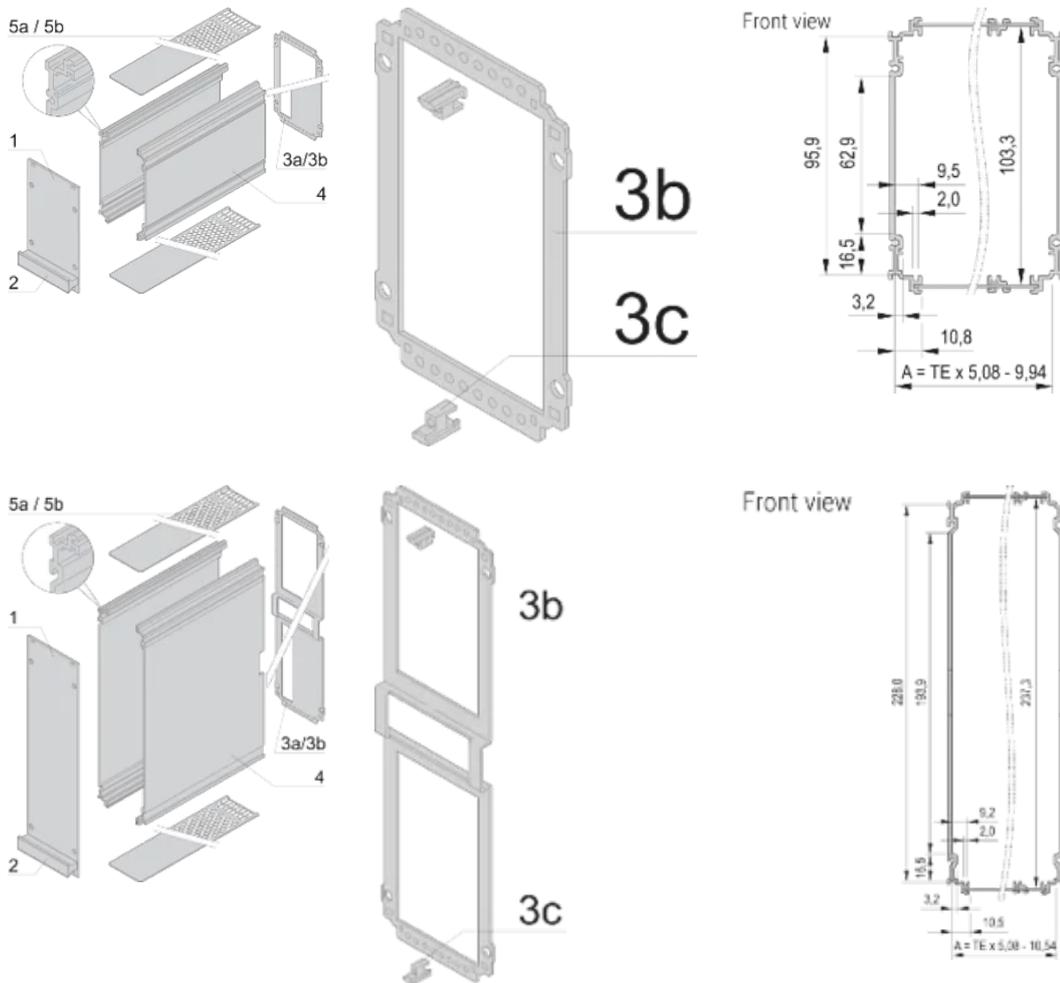

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE