


# Kassettenbausatz PRO, geschirmt, Deckblech perforiert, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 6 HE, 42 TE, 227 mm

## KATALOGNUMMER

**24813-792**

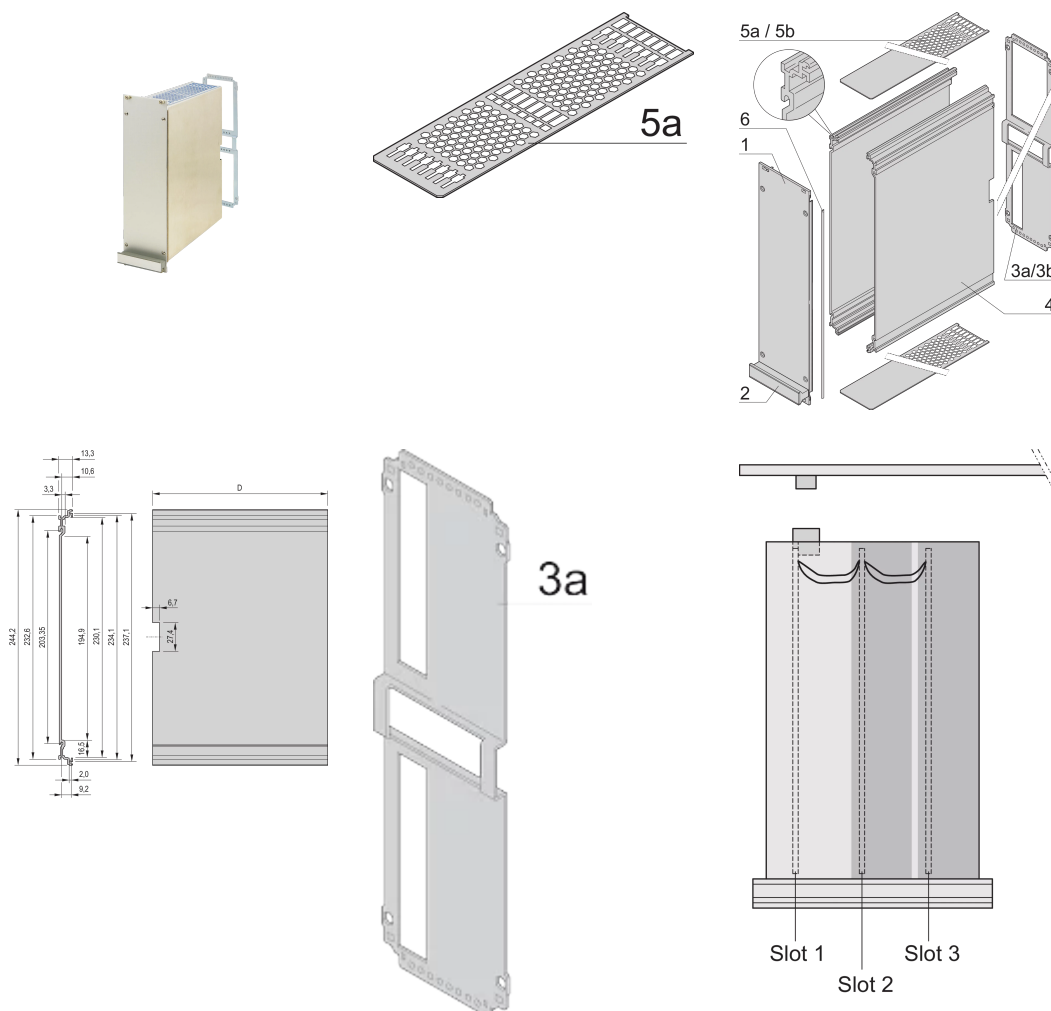

Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder kombinieren.



## MERKMALE

---

Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)

Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

## PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 42HP

Tiefe (D): 227mm

Grifftyp: Trapezförmig

Anzahl Verpackungen: 1

Typ EMV-Dichtung: Textil

Rückwandtyp: Ausbruch einzelner Steckverbinder

Abdeckblechtyp: Abdeckblech mit Perforation für Führungsschienen

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Kühlung: Perforiert

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassette

Typ: Rahmentyp-Steckbaugruppen PRO


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Für die Montage weiterer Platinen ohne rückseitigen Verbinder, Führungsschiene (Art.-Nr. 24812-301) und 'Platinenbefestigung ab Nut 2' (Art.-Nr. 24812-301 + Schraube Art.-Nr. 24560-178) werden benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalterungen und Boardbefestigung für Slot 1 und einen Slot 2 sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME

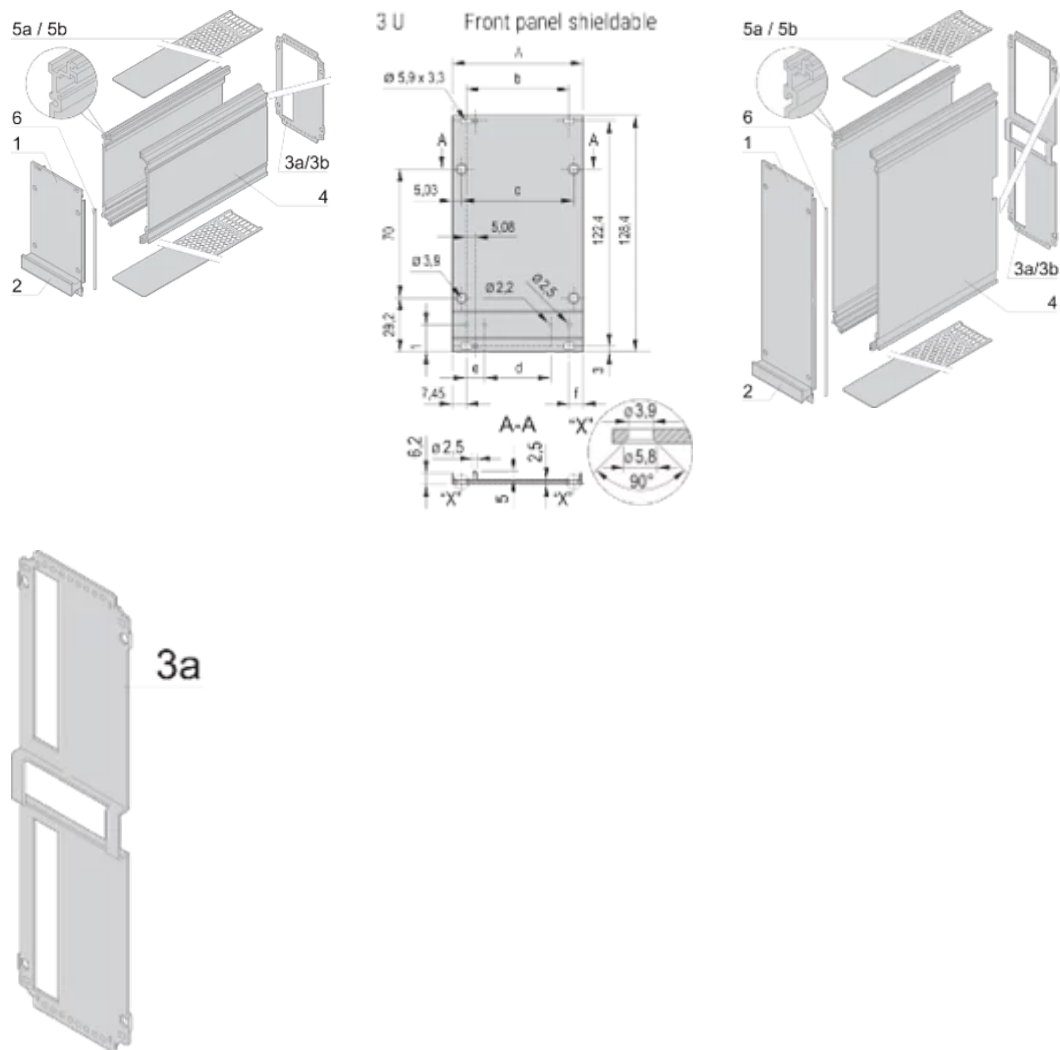

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**