


Minipac, Gehäuse, Bauform Rechteck, Wandmontage

KATALOGNUMMER

24814-025

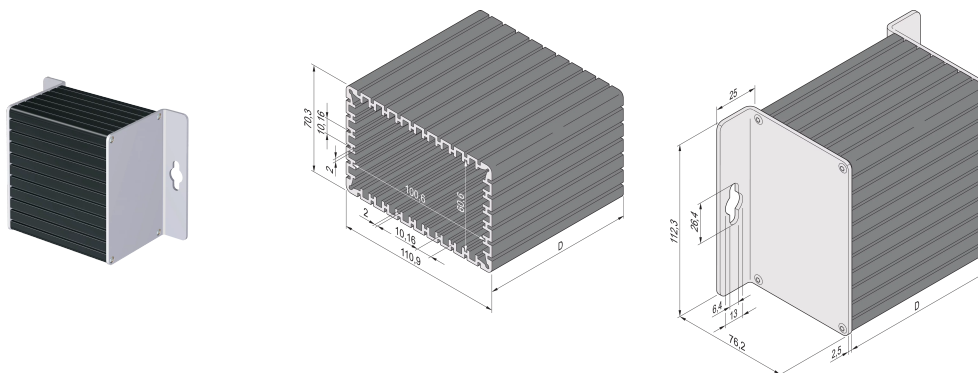

Das rechteckige Alu-Profil-Gehäuse ermöglicht dem Anwender das Einlegen von 4 Standard-Leiterplatten (Höhe 100 mm x Tiefe 160 mm). Die Leiterplatten werden in Nuten des Alu-Profil-Tubus eingesetzt. Beide Seiten sind zur Wandmontage mit 2,5 mm dicken, L-förmigen Frontplatten verkleidet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Einbau von 4 genormten Leiterplatten (Höhe 100 mm, depth 160 mm) or rotated by 90° to accomodate 8 non-standardized PCBs (height 60 mm,Tiefe 160 mm)

Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 10,16 mm (2 TE)

Länge D = 160 mm, lange Seite 110,9 mm, kurze Seite 70,3 mm

Wandmontage

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Produktfamilie: Minipac

Typ: Wandmontage

Höhe: 112.3mm

Breite: 76.2mm

Tiefe: 160.5mm

Material: Aluminium

Oberfläche: Eloxiert

Schutzart: IP40

Kühlung: Nicht perforiert

Form: Rechteckig

Anzahl Verpackungen: 1

Länge: 160.5mm

Net Weight: 0.805kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Abmessungen auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE