


19-Zoll-Frontplatte, einfach, 3 HE, 7 TE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

KATALOGNUMMER

30118-329

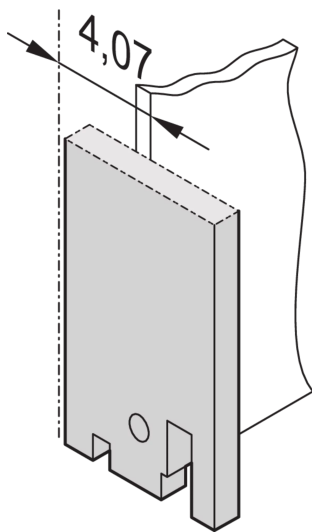

Frontplatte ohne oder mit SUB-D-, ST-Typ 3- oder FDDI-Ausschnitt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatte ohne Ausbruch

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 7HP

Zubehörtyp: Frontplatte

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Farbcode: RAL 7035

Tiefe: 2.5mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite: 35.22mm

Net Weight: 0.03kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE