


# Rückwand für HF-Kassetten, mit 1 Ausbruch für einen Steckverbinder, 3 HE, 7 TE

## KATALOGNUMMER

**30809-641**

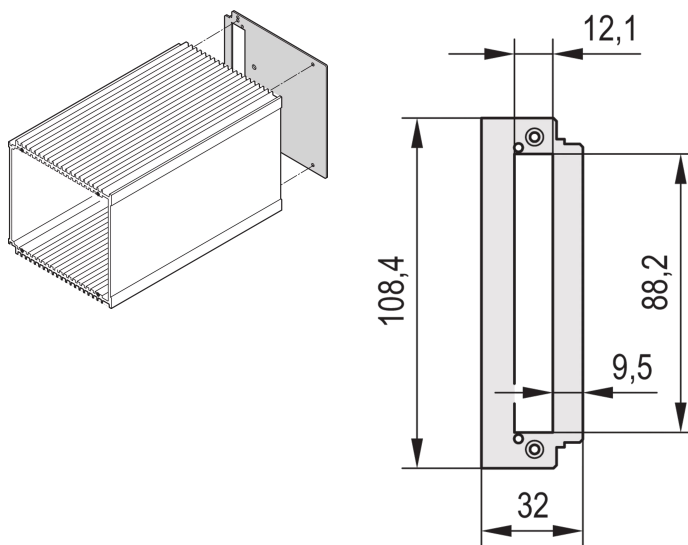

Rückwand für eine HF-Kassette mit Ausbruch für einen Steckverbinder für die einfache Montage des Steckverbinders durch den Benutzer. In Übereinstimmung mit EN 60603-2.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Rückwand für HF-Kassette, mit Ausbruch für einen Steckverbinder

## PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 7HP

Anzahl Verpackungen: 1

Material: Aluminium

Produkttyp: Seitenwand

Typ: Rückwand

Passt zu: Rahmentyp-Steckbaugruppe

Net Weight: 0.011kg


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Rückwand für HF-Kassetten kann im Frontplatten-Konfigurator bearbeitet werden.

Die Ausbrüche in der Rückwand passen für die folgenden EN 60603 (DIN 41612) Steckverbindertypen: 7 HPB, C, D, R10 - 28 HPB, C, D, R, F, H, MF, MH. Rückwände mit Ausbrüchen für Steckverbinder verringern die Wirksamkeit der EMV-Abdichtung.

## DIAGRAMME

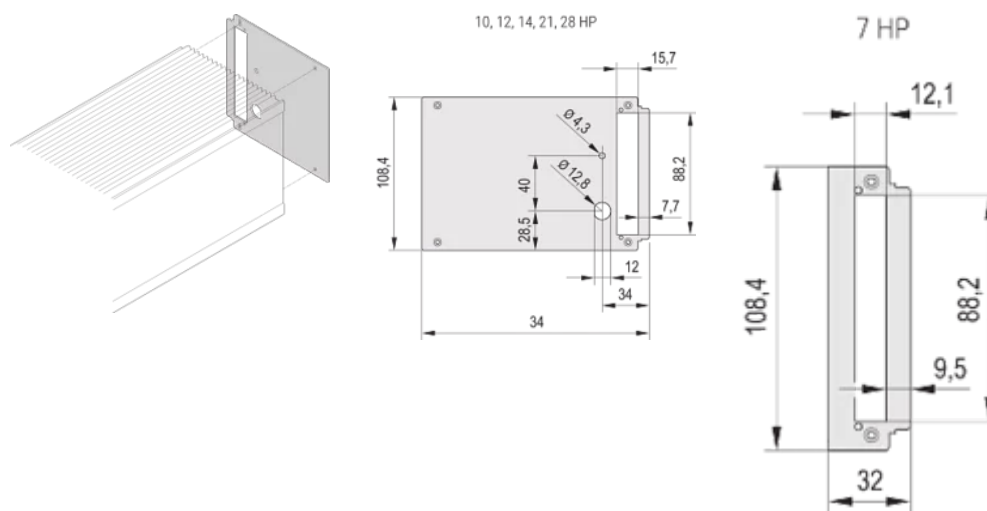

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**