


Kartenhalterung NW 165

KATALOGNUMMER

NW165-06-3.25-EN

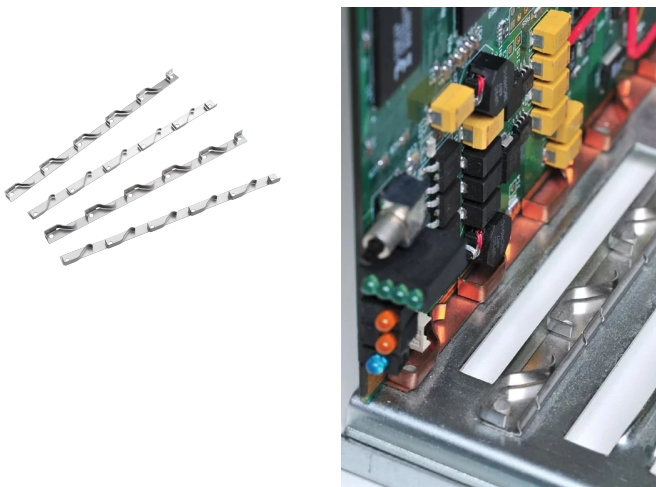

Die Serie NW165/NW166 ist eine kosteneffiziente Lösung für die Halterung von Leiterplatten bei Cold-Wall Anwendungen. Die aus leitfähigem Beryllium-Kupfer hergestellte, unabhängige Federkonstruktion bietet Leiterplattenhalterung für schock- und vibrationsarme Anwendungen und hilft bei der Entwärmung von der Leiterplatte zur Kaltwand.

⚠️ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft

Länge 31,75 mm (1,25-Zoll) bis 311,15 mm (12,25-Zoll), 24,5 mm (1,0-Zoll) schrittweise

Aus leitfähigem BeCu hergestellt

Gewicht 0,38 g/cm (0,034 oz./")

Unterstützt Leiterplattestärken von 1,6 mm (0,063") oder 2,4 mm (0,094")

DSCC 85034

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Berylliumkupfer

Typ: Tainer für Leiterplatten (Federkonstruktion)

Leiterplattenstärke: 1.6mm

Oberfläche: Stromlos vernickelt

Länge: 82.55mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE