


EuropacPRO Advanced EMC 45 Deck- und Unterdeckel, verschraubt mit Seitenwand, Ø 2,3mm

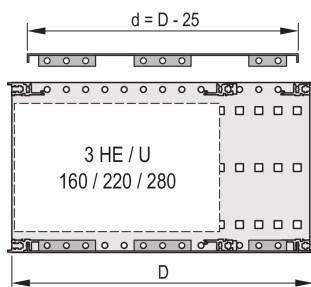

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Obere und untere Blende mit EMV- und luftstromoptimierter Perforation, erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1, Perforationsdurchmesser Ø 2,3 mm, Grad 50 %

Zur variablen Positionierung von Modulschienen z. B. für Leiterplatten in Standardformaten

Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand

Einsatz bei allen Modulschienen möglich, neben Robustheit

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckblech
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Typ:	Perforiert
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24563-555	36HP	175mm	2	Paar	No
24563-556	36HP	235mm	2	Paar	No
24563-560	42HP	175mm	2	Paar	No
24563-561	42HP	235mm	2	Paar	No
24563-562	42HP	275mm	2	Paar	No
24563-563	42HP	277.75mm	2	Paar	No
24563-564	42HP	295mm	2	Paar	No
24563-660	63HP	175mm	2	Paar	No
24563-661	63HP	235mm	2	Paar	No
24563-662	63HP	275mm	2	Paar	No
24563-663	63HP	295mm	2	Paar	No
24563-760	84HP	175mm	2	Paar	No
24563-761	84HP	235mm	2	Paar	No
24563-762	84HP	275mm	2	Paar	No
24563-763	84HP	277.75mm	2	Paar	No
24563-764	84HP	295mm	2	Paar	No
24563-765	84HP	355mm	2	Paar	No
24563-766	84HP	415mm	2	Paar	No

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24563-767	84HP	495mm	2	Paar	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE