


# Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm

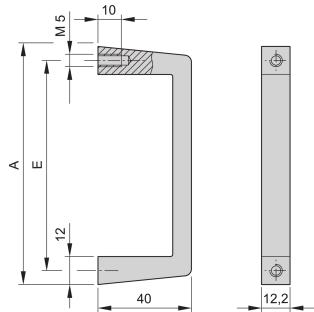

Der Griff kann an einem Baugruppenträger oder einer 19"-Frontplatte montiert werden. Erhältlich mit transparenter oder schwarz eloxierter Oberfläche. Die Griffe werden von der Rückseite verschraubt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar

Anschraubung erfolgt von der Rückseite

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Produktfamilie:</b>	EuropacPRO
<b>Produkttyp:</b>	Griff
<b>Passt zu:</b>	Baugruppenträger

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Drehmoment
10501-116	1U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-016	2U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	

<b>Katalognummer</b>	<b>Höhe Gestell</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Anzahl Verpackungen</b>	<b>Grifftyp</b>	<b>Farbe</b>	<b>Drehmoment</b>
10501-004	2U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-025	2U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-020	3U	Eloxiert	1	Abgewinkelte Griff	Silber	2.4N·m
10501-005	3U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-026	3U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	2.4N·m
10501-006	4U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-018	4U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-021	4U	Eloxiert	1	Abgewinkelte Griff	Silber	2.4N·m
10501-027	4U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-007	5U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	
10501-028	5U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	
10501-022	6U	Eloxiert	1	Abgewinkelte Griff	Silber	2.4N·m
10501-008	6U	Eloxiert	1	Gerade	Silber	2.4N·m
10501-029	6U	Eloxiert	1	Gerade	Schwarz	2.4N·m

Table 2/2

<b>Katalognummer</b>	<b>Schnelles Schiff</b>
10501-116	No
10501-016	No
10501-004	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
10501-025	No
10501-020	No
10501-005	No
10501-026	No
10501-006	No
10501-018	No
10501-021	No
10501-027	No
10501-007	No
10501-028	No
10501-022	No
10501-008	No
10501-029	No

## **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATENS**

---

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## **WARNUNG**

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**   **ERIC**   **HOFFM**AN   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHT**E