


EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte, für U-Profil Frontplatten

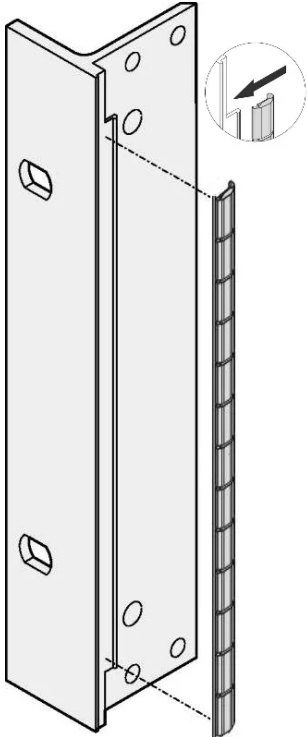

EMV-Edelstahl-Dichtungen werden seitlich in einen Slot auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten eingebracht.

Die Dichtung wird auf die rechte Frontplattenhalterung, die 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers geklipst.

MERKMALE

Die EMV-Dichtung aus Edelstahl für SCHROFF U-förmige Frontplatten, bietet eine hervorragende Abschirmwirkung und einen enormen Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

Einfache Montage durch Aufklipsen der Dichtung auf die rechte Halterung der Frontplatte, der 19-Zoll-Halterung oder das hintere Profil des Baugruppenträgers

Temperaturbereich von -200 bis +160 °C.

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp:	Abschirmungs-Kit
Material:	Edelstahl


Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Breite Gestell	Schnelles Schiff
21102-115	2U	10	10HP	No
21102-105	3U	10		No
21102-106	3U	100	100HP	No
21102-113	4U	10	10HP	No
21102-117	5U	10	10HP	No
21102-107	6U	10	10HP	No
21102-108	6U	100	100HP	No
21102-109	9U	10	10HP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Dichtungen (rostfrei) sind für die Abschirmung der Frontplatten erforderlich.

DIAGRAMME

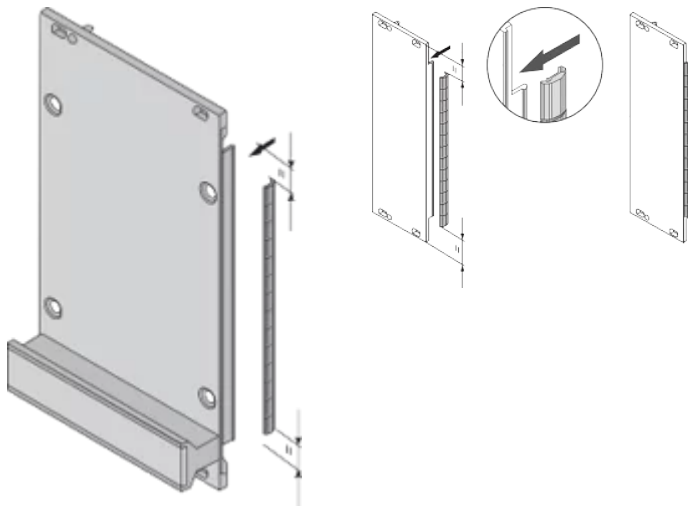

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE