


Frontplatten, volle Breite, mit Slot, ungeschirmt, for RatiopacPRO

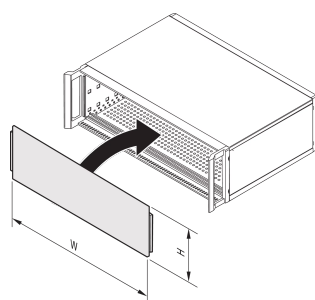

Ungeschirmte, gesteckte Gesamtfrontplatte für RatiopacPRO/-AIR.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Wird zwischen Seitenwand und Formteilen wie Blende, 19"-Befestigungswinkel oder Griff gesteckt

Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden

Befestigung ohne Schrauben (spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte ab und fixieren sie)

Geschirmt (Rückseite leitfähig); zur leitenden Verbindung mit dem Gehäuse bitte EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) separat bestellen

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
---------------	--------------	----------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

34571-605	3U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-606	3U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-607	3U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-608	3U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-609	4U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-610	4U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-611	4U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-612	4U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-613	6U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-614	6U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-615	6U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-616	6U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-617	2U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-621	5U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-622	5U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-623	5U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-624	5U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-618	2U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
34571-619	2U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein


34571-620	2U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
-----------	----	------	---	----------	---------	------

Table 2/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
34571-605	128.4mm	141.9mm	No
34571-606	128.4mm	213.2mm	No
34571-607	128.4mm	319.7mm	No
34571-608	128.4mm	426.4mm	No
34571-609	172.9mm	141.9mm	No
34571-610	172.9mm	213.2mm	No
34571-611	172.9mm	319.7mm	No
34571-612	172.9mm	426.4mm	No
34571-613	261.8mm	141.9mm	No
34571-614	261.8mm	213.2mm	No
34571-615	261.8mm	319.7mm	No
34571-616	261.8mm	426.4mm	No
34571-617	84mm	141.9mm	No
34571-621	217.3mm	141.9mm	No
34571-622	217.3mm	213.2mm	No
34571-623	217.3mm	319.7mm	No
34571-624	217.3mm	426.4mm	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
34571-618	84mm	213.2mm	No
34571-619	84mm	319.7mm	No
34571-620	84mm	426.4mm	No

DIAGRAMME

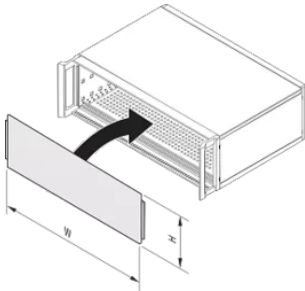

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE