


LHX+ Lüfter-Einschub

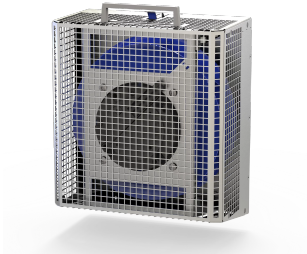

MERKMALE

LHX+ Lüftereinschübe ermöglichen den einfachen und Hot-Swap-Wechsel von Lüftern

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Lüftereinschub

Table 1/3

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Luftstromrichtung
29714-025	244.24mm	215.15mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Vorder- zu Oberseite
29714-026	244.24mm	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Vorder- zu Oberseite

Table 2/3

Katalognummer	Farbe	Farbcode	Anzahl Lüfter	Oberfläche	Eingangsspannung AC	Material
29714-025	Lichtgrau	RAL 7035	1	Aluminium verzinkt	230V	Stahl
29714-026	Lichtgrau	RAL 7035	1	Aluminium verzinkt	230V	Stahl

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
---------------	------------------

29714-025	No
29714-026	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE