

Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff



Die Frontplatte ermöglicht die Montage eines starren Trapezgriffs aus Kunststoff oder Alu-Profil. Die Frontplatte kann nicht mit einer Textildichtung geschirmt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte, ungeschirmt

Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-602	3U	3HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-603	3U	4HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-604	3U	5HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-605	3U	6HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-625	6U	3HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-606	3U	7HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-607	3U	8HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-626	6U	4HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-608	3U	10HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-627	6U	5HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-629	6U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-609	3U	12HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-628	6U	6HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-630	6U	8HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-631	6U	10HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-632	6U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert


Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30847-602	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	14.9mm
30847-603	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	20mm
30847-604	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	25mm
30847-605	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	30.1mm
30847-625	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	14.9mm
30847-606	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	35.2mm
30847-607	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	40.3mm
30847-626	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	20mm
30847-608	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	50.5mm
30847-627	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	25mm
30847-629	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	35.2mm
30847-609	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	60.6mm
30847-628	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	30.1mm
30847-630	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	40.3mm
30847-631	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	50.5mm
30847-632	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	60.6mm

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
---------------	------------------

30847-602	No
30847-603	No
30847-604	No
30847-605	No
30847-625	No
30847-606	No
30847-607	No
30847-626	No
30847-608	No
30847-627	No
30847-629	No
30847-609	No
30847-628	No
30847-630	No
30847-631	No
30847-632	No

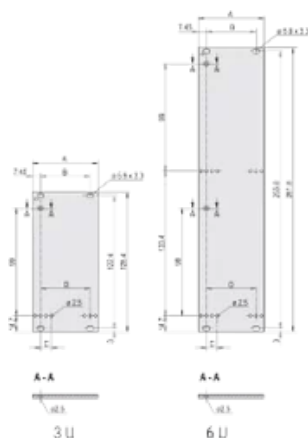

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE