


Frontplatte mit U-Profil mit Aushebegriff Typ 1

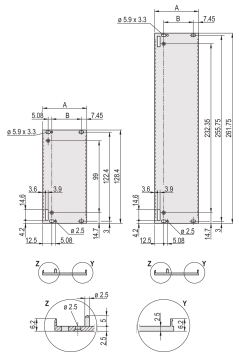

U-Profil Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Profil, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Frontplatte, U-Profil, schirmbar

Zentrierpin eingepresst, Stahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung
---------------	--------------	----------------	---------------------	----------	-------------	--------------

30848-461	3U	4HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-463	3U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-465	3U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-468	6U	4HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-466	3U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-467	3U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-470	6U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-472	6U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-473	6U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-474	6U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV

Table 2/3						
Katalognumme r	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-461	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-463	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-467	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-470	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-472	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-473	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-474	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3


Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30848-461	20mm	No
30848-463	30.1mm	No
30848-465	40.3mm	No
30848-468	20mm	No
30848-466	50.5mm	No
30848-467	60.6mm	No
30848-470	30.1mm	No
30848-472	40.3mm	No
30848-473	50.5mm	No
30848-474	60.6mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME

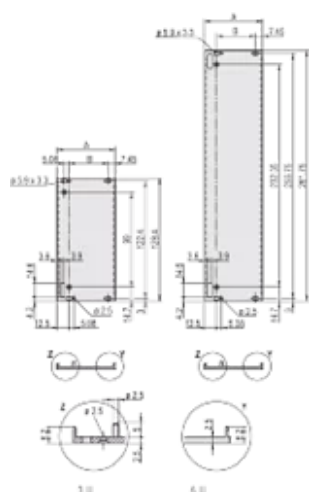

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE