


Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe

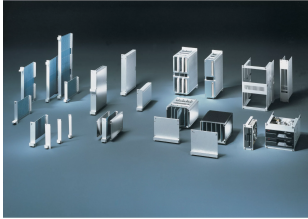

Frontplatten für XL-Griff Abschirmbar mit Textildichtung.
Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al, Frontseite eloxiert, sides and rear conductive

Passend für Nippel und Halsschraube

U-Frontprofil, schirmbar, für Ein-/Aushebegriff, Typ XL

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
---------------	----------------	---------------------	----------	-------------	--------------	-------------------

30849-153	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-154	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-156	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-155	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-158	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-157	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Höhe Gestell
30849-153	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3		
Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-153	20mm	No
30849-154	20mm	No

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE