


Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR

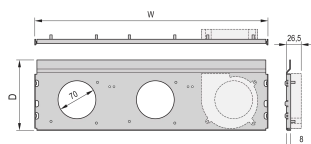

Einfach montierbare Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR, mit einer Luftfördermenge von 36 m³/h (frei ausblasend) pro Lüfter. Erhältlich in 4 Breiten und 2 Tiefen und mit bis zu 3 Lüftern ausgestattet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kugellagerte Radiallüfter

Luftfördermenge 36 m³/h (freiblasend) pro Lüfter

Passt für RatiopacPRO Air-Gehäuse (Lüftereinheit benötigt nur 0,5 HE Höhe)

Höhe nur 1/2 HE

Luftabfuhr über Perforation im Abdeckblech

Keine Einschränkung des hinteren Einbauraums

Keine mechanische Modifikation des Gehäuses erforderlich

Einfache Montage

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Passt zu:	Gehäuse
Produkttyp:	Lüfter
Typ:	Radiallüfter
Produktfamilie:	RatiopacPRO AIR

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Spannung DC	Luftstrom	Tiefe	Breite	Schnelles Schiff
---------------	----------------	-------------	-----------	-------	--------	------------------

24572-408	28HP	12V	36m³/h	220mm	146.87mm	No
24572-405	42HP	12V	36m³/h	160mm	218mm	No
24572-409	42HP	12V	36m³/h	220mm	218mm	No
24572-406	63HP	12V	36m³/h	160mm	324.67mm	No
24572-410	63HP	12V	36m³/h	220mm	324.67mm	No
24572-407	84HP	12V	36m³/h	160mm	431.35mm	No
24572-411	84HP	12V	36m³/h	220mm	431.35mm	No
24572-404	28HP	12V	36m³/h	160mm	146.87mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE