


# RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)

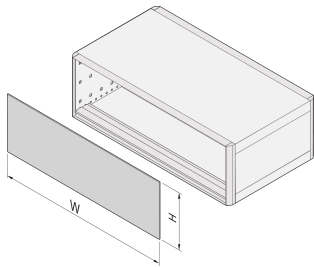

Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt. Das Design ermöglicht dem Benutzer die Verwendung einer Frontfolie.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Befestigung erfolgt ohne Schrauben

Spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte (oben und unten) ab und verhindern das Durchbiegen der Frontplatte.

## SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
24572-603	3U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
24572-604	3U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-605	3U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-606	3U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-607	4U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-608	4U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-609	4U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-610	4U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-599	2U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-600	2U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-601	2U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-602	2U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm	No
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm	No
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm	No
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm	No
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm	No
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm	No

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm	No
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm	No
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm	No
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm	No
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm	No
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um ein geschirmtes Gehäuse zu erhalten, müssen alle EMV-Dichtungen montiert sein (Frontplatte/Rückwand ? Seitenwand; Seitenwand ? Abdeckblech; Frontplatte/Rückwand ? Modulschiene; Modulschiene ? Modulschiene)

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**