


Test Adapter für VMEbus

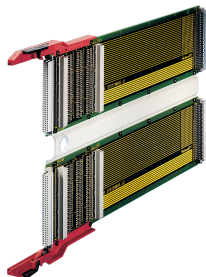

Der Testadapter macht Testpunkte des VMEbus-Boards zugänglich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Routing und Lagenaufbau sind VMEbus-konform

Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (HE / I), (a)

Zusätzliche Messstifte, z. B. für die Sondenspitzen eines Oszilloskops (b)

Eine Pinposition für zweites Prüfstück., Eine Pinposition für Terminatorplatine

6-U-Testadapter bestehen aus zwei 3-U-Testadaptern, die über einen Zwischenadapter verbunden sind

Spannungsversorgungsleitungen sind für 2 A ausgelegt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Steckverbinder typ	Leiterplattentiefe	Höhe Gestell	Messfeld	Anzahl Schichten
23021-001	VMEbus	C96, Systembus	160mm	3U	Strom, Spannung	6
23021-100	VMEbus	C96, I/O-Bus	160mm	3U	Strom, Spannung	6

Katalognummer	Typ	Steckverbinder typ	Leiterplattentie fe	Höhe Gestell	Messfeld	Anzahl Schichten
23021-002	VMEbus	C96, Systembus	220mm	3U	Strom, Spannung	6
23021-101	VMEbus	C96, I/O-Bus	220mm	3U	Strom, Spannung	6
23022-002	VMEbus	C96, Systembus, C96, I/O-Bus	160mm	6U	Strom, Spannung	6
23022-004	VMEbus	C96, Systembus, C96, I/O-Bus	220mm	6U	Strom, Spannung	6
23022-010	VMEbus	C96, Systembus, C96, I/O-Bus	280mm	6U	Strom, Spannung	6

Table 2/2		
Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23021-001	1	No
23021-100	1	No
23021-002	1	No
23021-101	1	No
23022-002	1	No
23022-004	1	No
23022-010	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für 9 HE VMEbus Testadapterlösung siehe Zwischenadapter Adapterwinkel, 9 HE, 220 mm, 350 mm.

P1 = Systembus, P2 = E/A-Bus.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE