


Varistar CP Mobiler Sockel

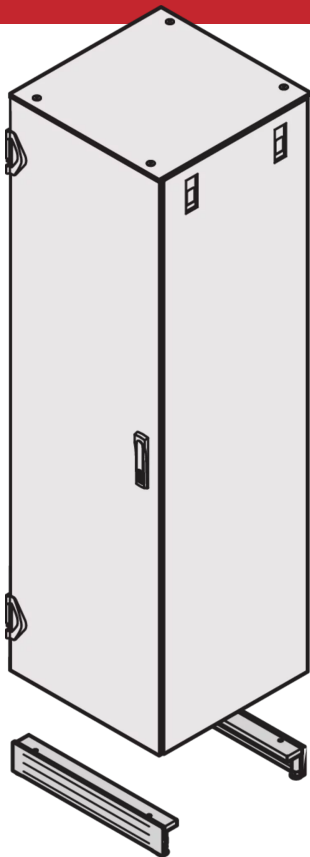

Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.

MERKMALE

Blenden, St, 1,5 mm

Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1600 kg

Support, St, 3 mm

Farbe RAL 7021

Sockelhöhe H = 103 mm, mit von 126 bis 134 mm verstellbaren Füßen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-655	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-656	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-657	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-658	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-661	800mm	600mm	1			Pulverbeschichtet
21630-662	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-663	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-664	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-655	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-656	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-657	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-658	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-661	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-662	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-663	Sockel, beweglich	Varistar CP	No
21630-664	Sockel, beweglich	Varistar CP	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE